


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6407579

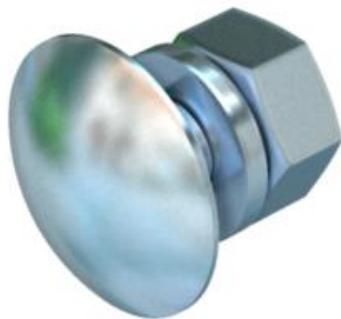

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
Güte 8.8


CE

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6407579
Typ	FRS 10x30 F
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10x30
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,814 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,107 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

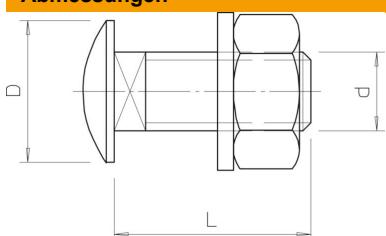

Länge	30 mm
Maß D	24 mm
Maß d	10 mm
Maß L	30 mm

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6407579



Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Kopfform	Flachrundkopf mit Vierkant
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sonstige
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein