

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 F

Artikelnummer: 6408516



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6408516
Typ	SKS 10x60 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x60
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1269 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 F

Artikelnummer: 6408516

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

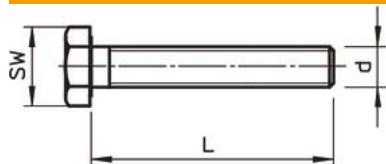

Länge	60 mm
Maß d	10 mm
Maß L	60 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 10 x 60
Gewinde metrisch	10
Gewindesteigung	1,5 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Vollgewinde	ja