


Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe F

Artikelnummer: 6408702



Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.

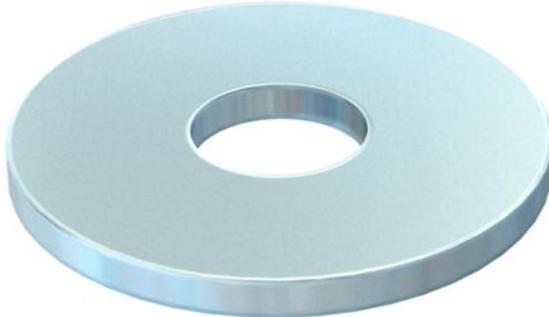


CE

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6408702
Typ	DIN440 7 F
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Bezeichnung 2	nach DIN 440
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,535 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0013 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

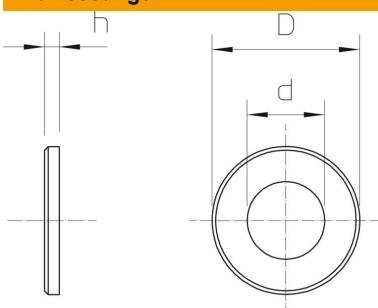

Blechstärke	0,08 in
Maß D	0,87 in
Maß d	0,26 in
Maß d	6,6 mm
Maß D max.	22 mm
Maß D min.	22 mm
Maß h	2 mm

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe F

Artikelnummer: 6408702



Technische Daten

Facettenförmig	nein
Gehärtet	nein
Gewinde	M6
Innendurchmesser	6,6 mm
Lochdurchmesser	6,6 mm
Materialstärke	2 mm
Lochform	rund