

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Artikelnummer: 6408703



Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten	
Artikelnummer	6408703
Typ	DIN440 7 A2
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Bezeichnung 2	nach DIN 440
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,535 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0018 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Artikelnummer: 6408703

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

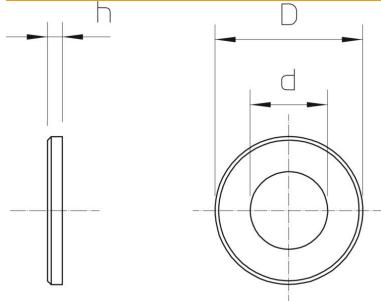

Maß d	6,6 mm
Maß D max.	22 mm
Maß D min.	22 mm
Maß h	2 mm

Technische Daten

Gewinde	M6
Lochdurchmesser	6,6 mm
Materialstärke	2 mm
Lochform	rund