

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Artikelnummer: 6408715

OBO
BETTERMANN

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten	
Artikelnummer	6408715
Typ	DIN440 9 A2
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Bezeichnung 2	nach DIN 440
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,057 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0029 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Artikelnummer: 6408715

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

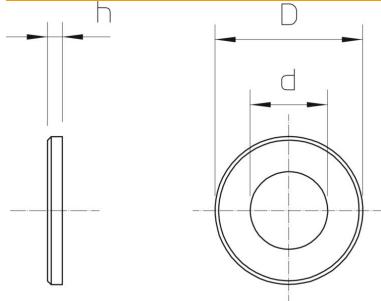

Maß d	9 mm
Maß D max.	28 mm
Maß D min.	28 mm
Maß h	3 mm

Technische Daten

Gewinde	M8
Lochdurchmesser	9 mm
Materialstärke	3 mm
Lochform	rund