

Technisches Datenblatt

Kombimutter A4

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6408920

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.




CE

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6408920
Typ	KM M8 A4
Bezeichnung 1	Kombimutter
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0389 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

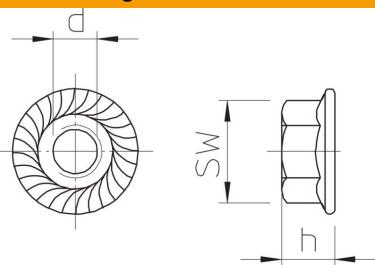

Maß d	8 mm
Maß h	8 mm

Technisches Datenblatt

Kombimutter A4

Artikelnummer: 6408920



Technische Daten

Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Schlüsselweite	13
Selbstsichernd	ja
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	5/16 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant