

Technisches Datenblatt

Kombimutter G

Artikelnummer: 6408958

OBO
BETTERMANN

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.




CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6408958
Typ	KM M6 G
Bezeichnung 1	Kombimutter
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,315 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0081 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

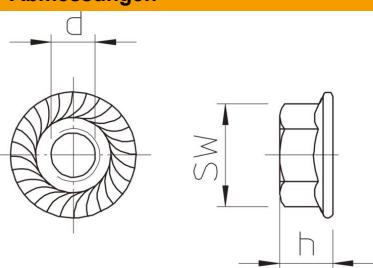

Maß d	6 mm
Maß h	6 mm

Technisches Datenblatt

Kombimutter G

Artikelnummer: 6408958



Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Schlüsselweite	10
Selbstsichernd	ja
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	1/4 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant