

Technisches Datenblatt

Verbindungsmuffe V2A

Artikelnummer: 6410154



Verbindungsmuffe mit durchgehendem Innengewinde.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6410154
Typ	CSTR M8 A2
Bezeichnung 1	Verbindungsmuffe
Bezeichnung 2	für Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M8x24mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,88 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0967 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verbindungsmuffe V2A

Artikelnummer: 6410154

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

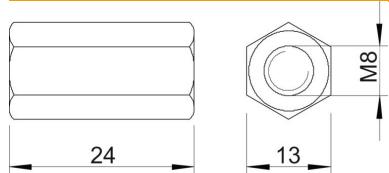

Länge	24 mm
Maß 1 metrisch	8
Maß 2 metrisch	8
Maß L	1,18 in
Maß L	24 mm

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde	ja
Form	sechskant (hexagonal)
Gewinde	M8
Schlüsselweite	13
Sechskantig	ja