

Technisches Datenblatt

Distanzstück FT

Artikelnummer: 6416446



Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen. Das Distanzstück erhöht die Stabilität des U-Profils und verhindert eine Verformung des Stiels beim Anziehen von durchgängigen Sechskantschrauben.



CE UK
CA us3

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6416446
Typ	DSK 25 FT
Bezeichnung 1	Distanzstück
Bezeichnung 2	zum Einsatz in US 3-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	46x40x22,5
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1714 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Distanzstück FT


Artikelnummer: 6416446

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

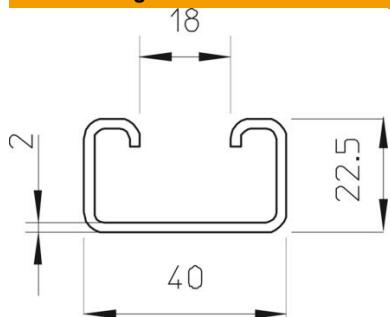

Abmessung	46 x 40 x 22,5
Länge	40 mm
Breite	45 mm
Höhe	22,5 mm

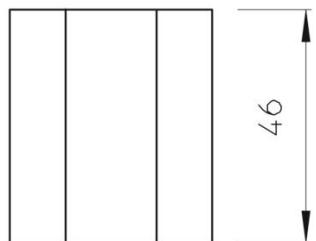

Technische Daten

Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	nein