

Technisches Datenblatt

Distanzstück A2

Artikelnummer: 6416489

OBO
BETTERMANN



Distanzstück zum Einsatz in US 5-Stiele.

Das Distanzstück wird zur Vergrößerung der Stabilität immer eingesetzt, damit der Stiel beim Anziehen des Auslegers mit durchgängigen Sechskantschrauben nicht verformt wird.

CE UK
CA

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6416489
Typ	DSK 45 A2
Bezeichnung 1	Distanzstück
Bezeichnung 2	zum Einsatz in US 5-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	80x45x40
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8726 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Distanzstück A2

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6416489

Abmessungen

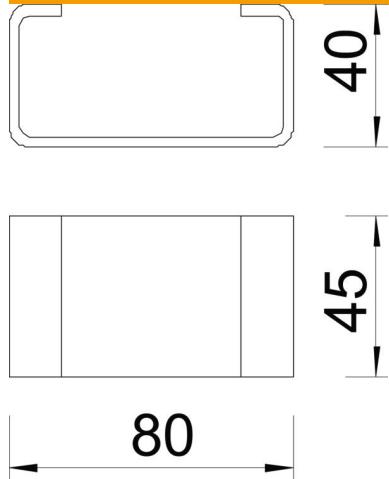

Abmessung	80 x 45 x 40 x 2,5
Länge	80 mm
Breite	45 mm
Höhe	40 mm

Technische Daten

Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	nein