

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A4

Artikelnummer: 6418248

OBO
BETTERMANN

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6418248
Typ	SKS 10x80 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x80
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3355 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A4

Artikelnummer: 6418248

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

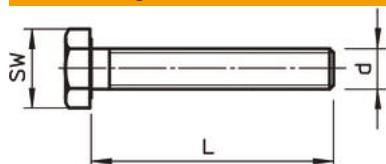

Länge	80 mm
Maß d	10 mm
Maß L	80 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde	M 10 x 80
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	80 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein