

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A2

Artikelnummer: 6418255

OBO
BETTERMANN

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6418255
Typ	SKS 10x90 A2
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x90
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,038 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3594 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A2

Artikelnummer: 6418255

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

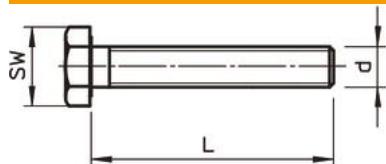

Länge	90 mm
Maß d	10 mm
Maß L	90 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	A2-70
Gewinde	M 10 x 90
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	90 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein