

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A4

Artikelnummer: 6418256



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6418256 |
| Typ | SKS 10x90 A4 |
| Bezeichnung 1 | Sechskantschraube |
| Bezeichnung 2 | mit Mutter und Scheiben |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M10x90 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 20 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3568 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A4

Artikelnummer: 6418256

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

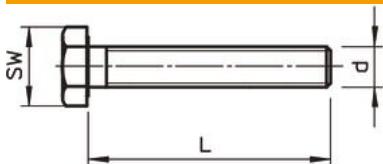

| | |
|-------|-------|
| Länge | 90 mm |
| Maß d | 10 mm |
| Maß L | 90 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewinde | M 10 x 90 |
| Gewinde metrisch | 10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 90 mm |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Kopfform | Sechskant (hexagonal) |
| Mit Flansch | nein |
| Mit Mutter | ja |
| Mit Unterlegscheibe | ja |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubsystem | sechskant (hexagonal) |
| Selbstsichernd | nein |
| Vollgewinde | ja |
| Linksgewinde | nein |