

Technisches Datenblatt


Stielausleger AS 30

Artikelnummer: 6419406

OBO
BETTERMANN

Stielausleger in mittelschwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die Klemmlasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.

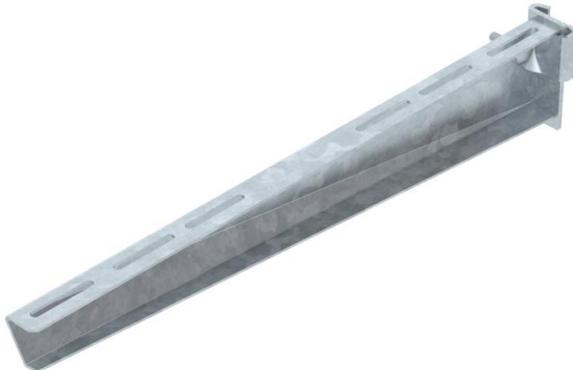

CE UK
CA | IS8

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6419406
Typ	AS 30 56 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B560mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	155 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,9203 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 30

Artikelnummer: 6419406

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

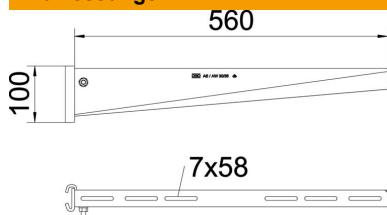


Länge	41 mm
Breite	560 mm
Höhe	100 mm
Maß A	41 mm
Maß B	560 mm
Maß H	100 mm

Technische Daten

Ausführung	Stielausleger
F in kN	3 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen

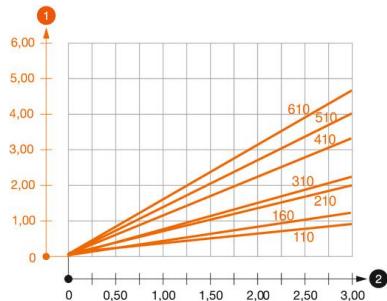

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 30

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm