


Technisches Datenblatt

Wandausleger, variabel AWV FT

Artikelnummer: 6419534



Variabler Wandausleger zur Befestigung an schrägen oder gewölbten Wänden. Nutzbare Auslegerlänge abhängig vom Verstellwinkel. Der größtmögliche Verstellwinkel beträgt 30°.

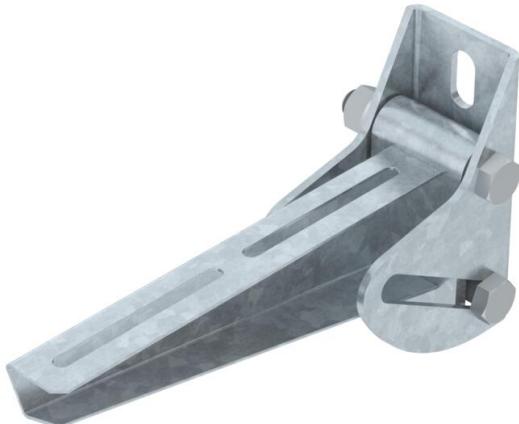

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6419534 |
| Typ | AWV 21 FT |
| Bezeichnung 1 | Wandausleger variabel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B210mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 129 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,8735 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Wandausleger, variabel AWV FT

Artikelnummer: 6419534



Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Länge | 60 mm |
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Maß A | 60 mm |
| Maß B | 210 mm |
| Maß H | 130 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ausführung | Wandausleger |
| F in kN | 0,9 kN |
| Funktionserhalt | nein |
| für Breite max. | 90 mm |
| für Breite min. | 60 |
| Lochdurchmesser | 13 mm |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |