

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 15

Artikelnummer: 6421326



Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel. Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die notwendige Klemmlasche (Art.-Nr. 6419015) inklusive Schraube und Mutter kann für die Auslegerbreiten 110 - 160 mm einzeln bestellt werden.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6421326
Typ	AS 15 11 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B110mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6504 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 15

Artikelnummer: 6421326



Abmessungen

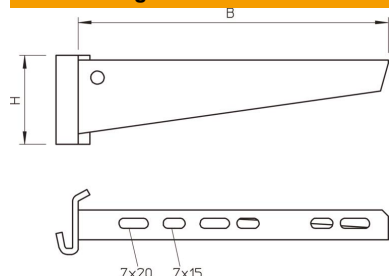


Länge	41 mm
Breite	110 mm
Höhe	50 mm
Maß A	41 mm
Maß	110 mm
B	
Maß H	50 mm

Technische Daten

Ausführung	Stielausleger
EPD-Artikel	ja
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen

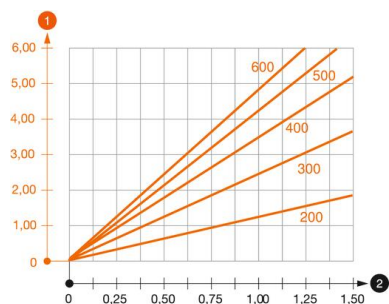

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
 - 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm