

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 15

Artikelnummer: 6421490



Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die notwendige Klemmklammer (Art.-Nr. 6419015) inklusive Schraube und Mutter kann für die Auslegerbreiten 110 - 160 mm einzeln bestellt werden.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6421490
Typ	AS 15 61 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B610mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	87,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,3456 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 15

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6421490

Abmessungen

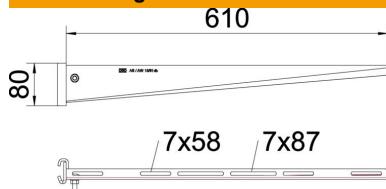


Länge	41 mm
Breite	610 mm
Höhe	80 mm
Maß A	41 mm
Maß B	610 mm
Maß H	80 mm

Technische Daten

Ausführung	Stielausleger
EPD-Artikel	ja
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen

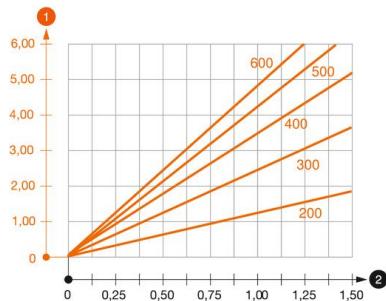

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm