


Technisches Datenblatt

Tragschiene MagicFix

Artikelnummer: 6426300

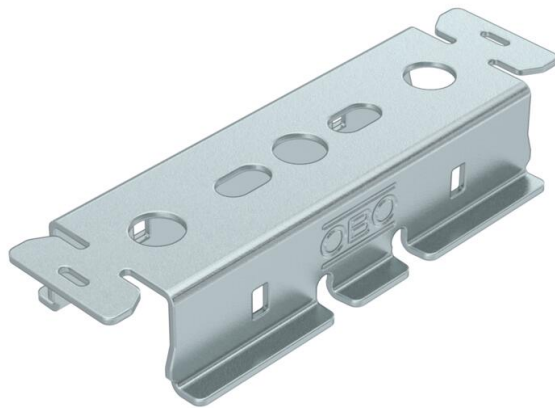

Tragschiene für leichte Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern zum Erstellen von Pendel- und Mittenabhängungen. Werkzeuglose Befestigung durch integrierte Klemmaufnahme für Gitterrinnen oder zusätzliche Schnellbefestigung MagicFix für Rinnen und Leitern. Alternativ auch Verschraubung möglich. Abhängung mit Abhängestreifen MagicFix. Werkzeuglose Fixierung der Tragschiene an Abhängestreifen durch Befestigungslaschen.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6426300
Typ	TSM 50 FS
Bezeichnung 1	Tragschiene MagicFix
Hersteller	OBO
Dimension	22x45x121
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,02 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Tragschiene MagicFix

Artikelnummer: 6426300



Abmessungen

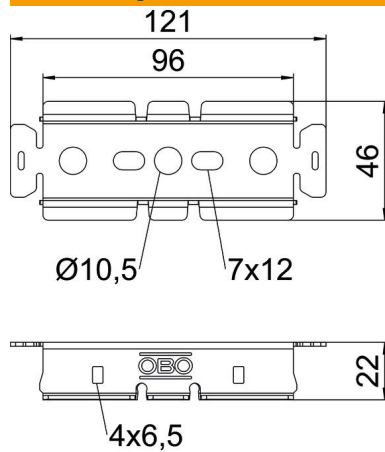

Länge	96 mm
Breite	46 mm
Höhe	22 mm
Maß L	96 mm
Maß L2	121 mm
Maß sH	7x12 mm

Technische Daten

Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Profilformen	sonstige
Lochdurchmesser	10,5 mm
Lochform (ETIM)	Langloch
Materialstärke	1,5 mm
Profilform	sonstige