



Tragschiene für leichte Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern zum Erstellen von Pendel- und Mittenabhängungen. Werkzeuglose Befestigung durch integrierte Klemmaufnahme für Gitterrinnen oder zusätzliche Schnellbefestigung MagicFix für Rinnen und Leitern. Alternativ auch Verschraubung möglich. Abhängung mit Abhängestreifen MagicFix. Werkzeuglose Fixierung der Tragschiene an Abhängestreifen durch Befestigungslaschen.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6426302
Typ	TSM 100 FS
Bezeichnung 1	Tragschiene MagicFix
Hersteller	OBO
Dimension	22x45x171
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Tragschiene MagicFix

Artikelnummer: 6426302



Abmessungen

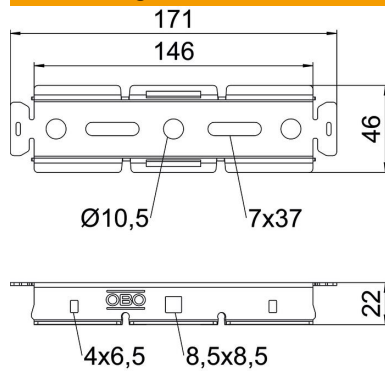

Länge	146 mm
Breite	46 mm
Höhe	22 mm
Maß L	146 mm
Maß L2	171 mm
Maß sH	7x37 mm

Technische Daten

Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Profilformen	sonstige
Lochdurchmesser	10,5 mm
Lochform (ETIM)	Langloch
Materialstärke	1,5 mm
Profilform	sonstige