

Technisches Datenblatt

Tragschiene MagicFix

Artikelnummer: 6426314



Tragschiene für leichte Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern zum Erstellen von Pendel- und Mittenabhängungen. Werkzeuglose Befestigung durch integrierte Klemmaufnahme für Gitterrinnen oder zusätzliche Schnellbefestigung MagicFix für Rinnen und Leitern. Alternativ auch Verschraubung möglich. Abhängung mit Abhängestreifen MagicFix. Werkzeuglose Fixierung der Tragschiene an Abhängestreifen durch Befestigungsclaschen.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6426314
Typ	TSM 600 FS
Bezeichnung 1	Tragschiene MagicFix
Hersteller	OBO
Dimension	22x45x671
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	57,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Tragschiene MagicFix

Artikelnummer: 6426314



Abmessungen

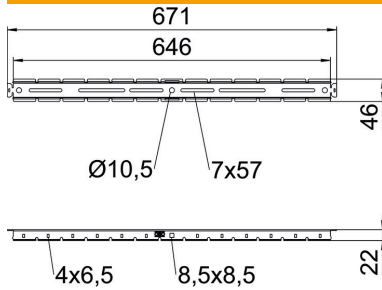

Länge	646 mm
Breite	46 mm
Höhe	22 mm
Maß L	646 mm
Maß L2	671 mm
Maß sH	7x57 mm

Technische Daten

Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Profilformen	sonstige
Lochdurchmesser	10,5 mm
Lochform (ETIM)	Langloch
Materialstärke	1,5 mm
Profilform	sonstige