

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 30, schwarz

Artikelnummer: 6479648



Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Schwarz beschichtet.



CE UK
CA

St	Stahl
P135	PES135 - Polyester

Stammdaten

Artikelnummer	6479648
Typ	AW 30 21 FTK SW
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B210mm
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES135 - Polyester
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	40 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 30, schwarz

Artikelnummer: 6479648



Abmessungen

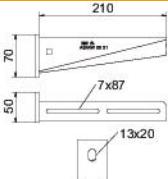

Länge	50 mm
Breite	210 mm
Höhe	70 mm
Maß A	50 mm
Maß B	210 mm
Maß H	70 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	3 kN
Funktionserhalt	ja
Lochdurchmesser	13 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm