

# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7000383



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7000383
Typ	RB 45 640 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	301 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

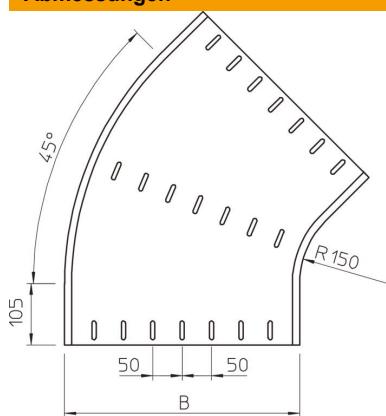

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß	400 mm
B	
Maß R	150 mm

# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7000383



### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt