

Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7000421



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7000421
Typ	RB 45 660 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	480,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

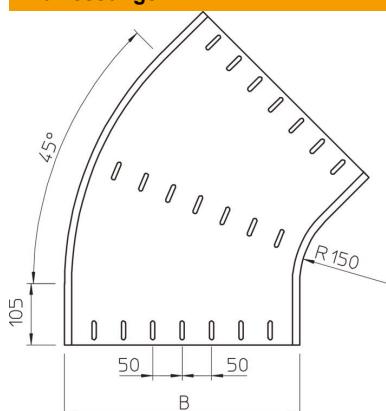

Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	600 mm
Maß R	150 mm

Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7000421



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt