


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 7000634

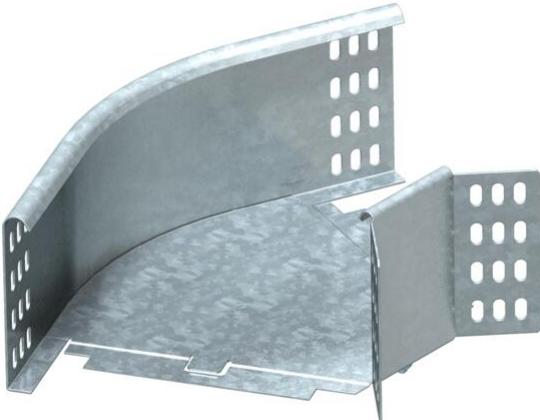

Bogen 45° horizontal für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV  
110 ist für 90°-Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7000634
Typ	RB 45 110 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal,mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	110x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,5292 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 7000634

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

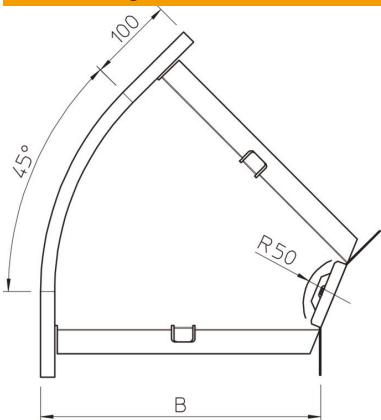

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß B	100 mm
Maß R	50 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt