

Technisches Datenblatt

45°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 7000707

OBO
BETTERMANN



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7000707
Typ	RB 45 150 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	110x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	400 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

45°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 7000707

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

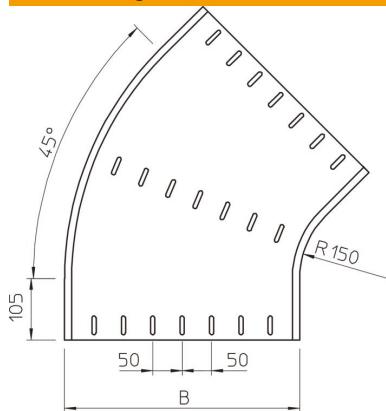

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß	500 mm
B	
Maß R	150 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt