


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 85 FS

Artikelnummer: 7002513

OBO
BETTERMANN

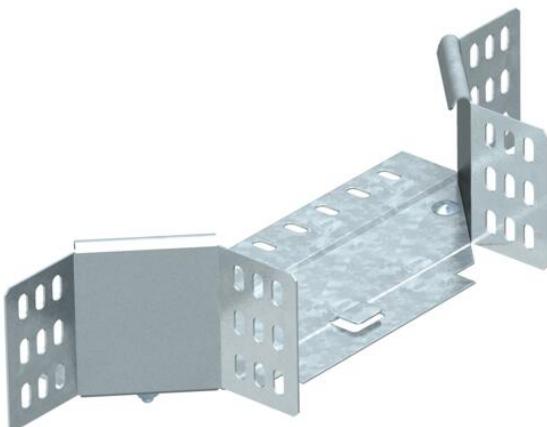

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7002513
Typ	RAA 830 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	85x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

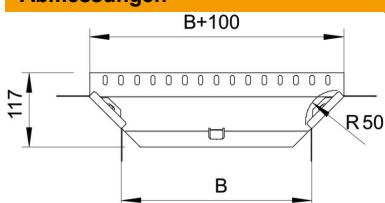

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß	300 mm
B	
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 85 FS

Artikelnummer: 7002513



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm