


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FS

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7002653

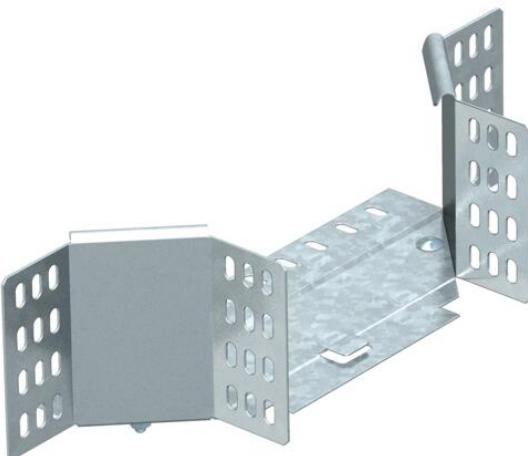

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.


CE UK CA 110

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7002653
Typ	RAA 120 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

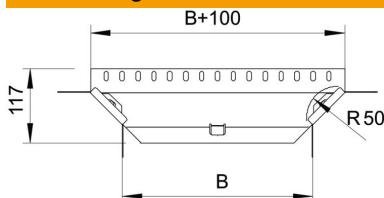

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß B	200 mm
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FS

Artikelnummer: 7002653



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm