


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung 60 FS

Artikelnummer: 7004435



Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.  
Alle Seiten sind für die gleiche Kabelrinnenbreite.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

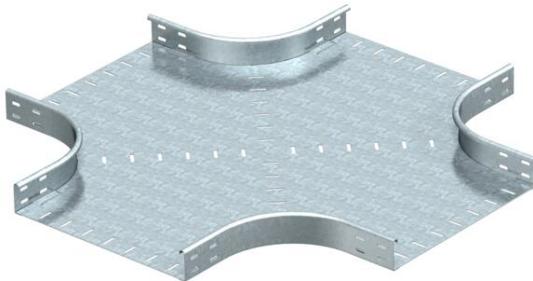

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7004435
Typ	RK 660 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1291 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung 60 FS

Artikelnummer: 7004435



### Abmessungen

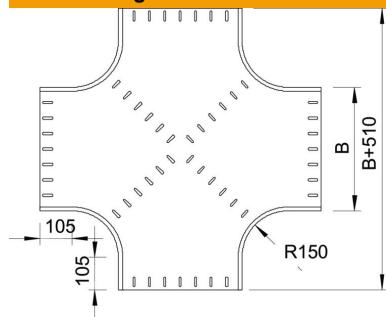

Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	600 mm
Maß R	150 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm