


# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Artikelnummer: 7005504



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.  
Gelenkverbinder RGV 85 sind anteilig separat zu bestellen.

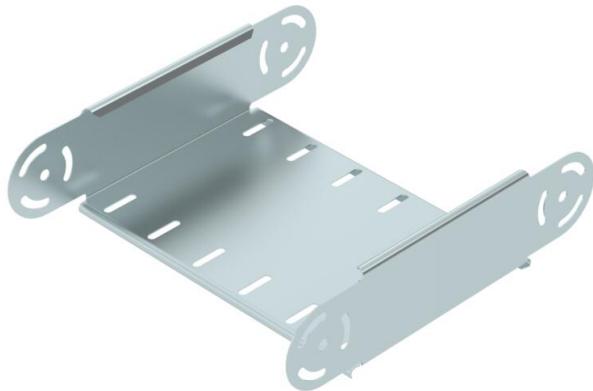

CE UK  
CA

Stahl  
bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7005504
Typ	RGBEV 830 FS
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	85x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	112,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,2903 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Artikelnummer: 7005504

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

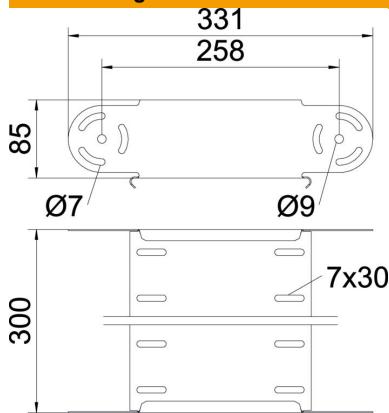

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt