

Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FS

Artikelnummer: 7027001



Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7027001
Typ	RKM 610 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	92,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,8199 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FS

Artikelnummer: 7027001

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

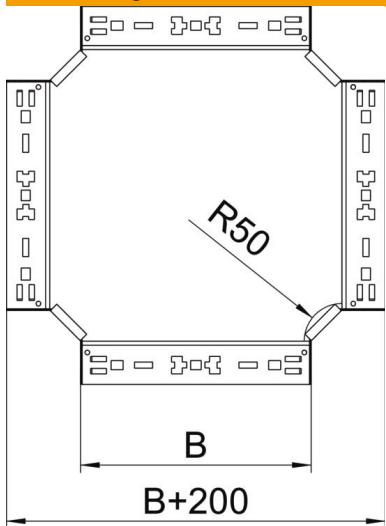

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	100 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm