

# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 85 FS

Artikelnummer: 7027081

**OBO**  
BETTERMANN

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7027081
Typ	RKM 810 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	108,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 85 FS

Artikelnummer: 7027081

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

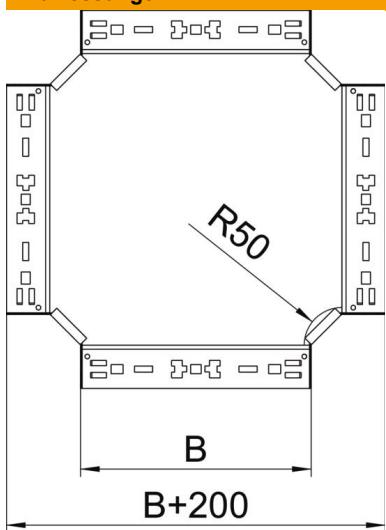

Breite	100 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	100 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm