


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 85 FS

Artikelnummer: 7027089



Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

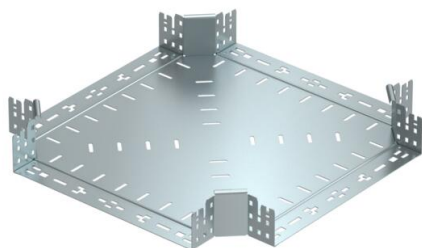

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7027089
Typ	RKM 840 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	358,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 85 FS

Artikelnummer: 7027089



Abmessungen

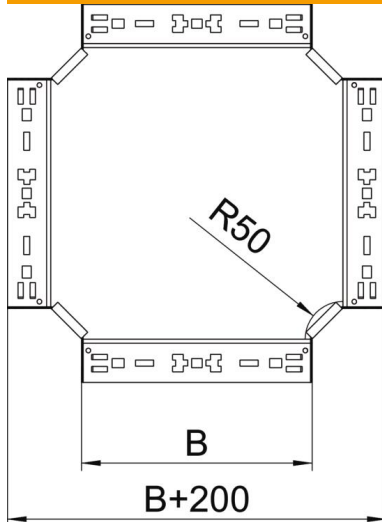

Breite	400 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	400 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm