


Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

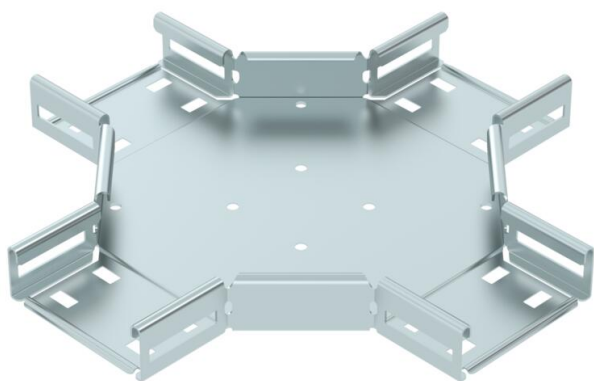

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

#### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 7027301                 |
| Typ                                 | RK 310 FS               |
| Bezeichnung 1                       | Kreuzung                |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne          |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 35x100                  |
| Farbe                               | zink                    |
| Werkstoff                           | Stahl                   |
| Oberfläche                          | bandverzinkt            |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 64,2 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,439 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung 35 FS

Artikelnummer: 7027301



### Abmessungen

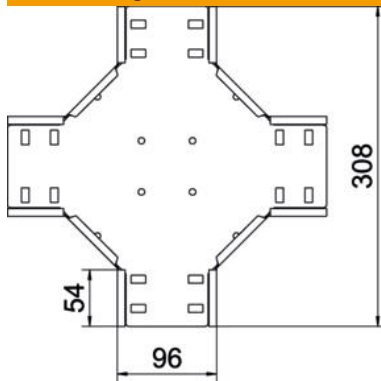

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 100 mm |
| Höhe        | 35 mm  |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß B       | 100 mm |
| Maß R       | 50 mm  |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| Materialstärke Bodenblech          | 1 mm                   |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt             |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 12 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |