


Technisches Datenblatt

45°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 7068212

OBO
BETTERMANN

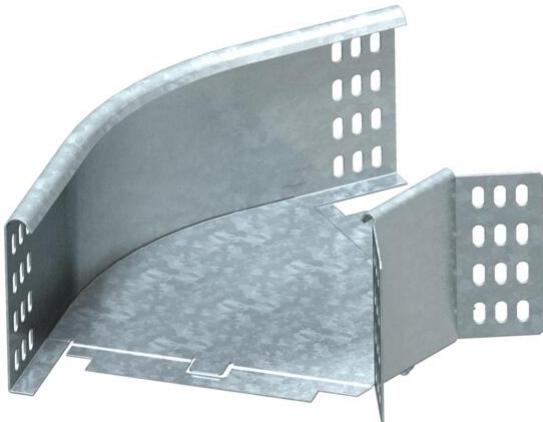

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 110 ist für 90°-Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7068212
Typ	RB 45 120 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	110 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

45°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 7068212

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

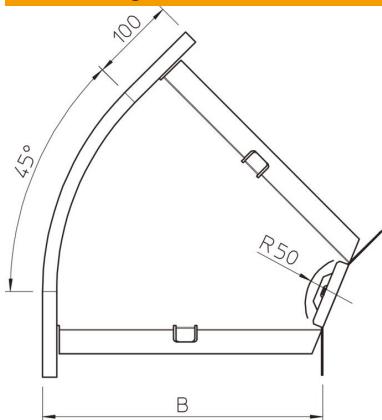

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	200 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt