


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FT

Artikelnummer: 7082126



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 35 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

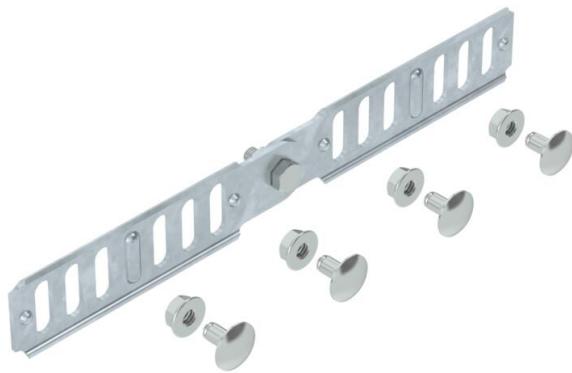

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7082126
Typ	RGV 35 FT
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	35x240
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3666 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FT

Artikelnummer: 7082126



### Abmessungen



Abmessung	234 x 31
Länge	234 mm
Breite	23 mm
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Blechstärke	2 mm

### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder