

# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 60 A2

Artikelnummer: 7082258



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

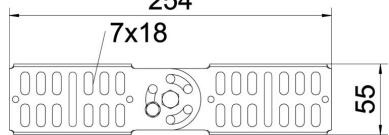
Artikelnummer	7082258
Typ	RGV 60 A2
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x260
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6653 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 60 A2

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 7082258

Abmessungen	
	254
7x18	
	55
Abmessung	254 x 56
Länge	254 mm
Breite	16 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	2 mm

Technische Daten	
Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder