


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 110 A2

Artikelnummer: 7082479



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 110 mm Seitenhöhe.

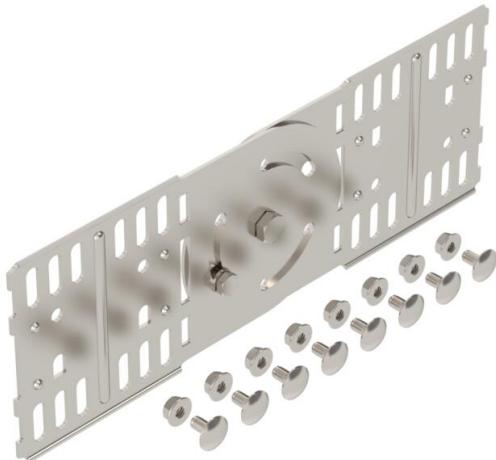

CE UK  
CA

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7082479
Typ	RGV 110 A2
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,8226 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 110 A2

Artikelnummer: 7082479



### Abmessungen

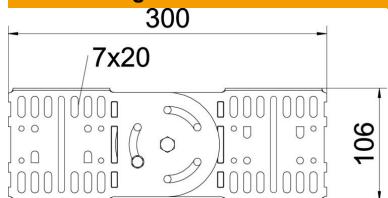

Abmessung	300 x 106
Länge	300 mm
Breite	16 mm
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	2 mm

### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein