


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 60 FSK schwarz

Artikelnummer: 7082759



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

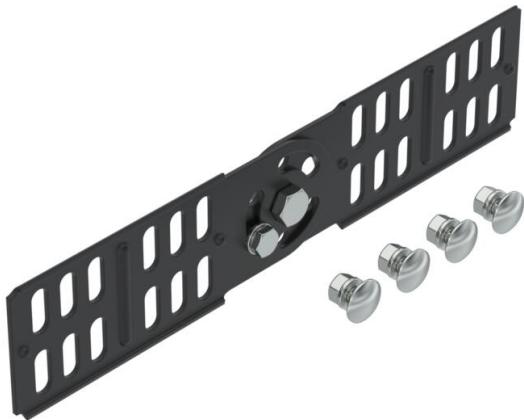

Stahl

P135 PES135 - Polyester

Stammdaten

Artikelnummer	7082759
Typ	RGV 60 FSK SW
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x250
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES135 - Polyester
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0166 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 60 FSK schwarz

Artikelnummer: 7082759



Abmessungen



Abmessung	254 x 56
Länge	254 mm
Breite	16 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Anzahl Schrauben	4 St.
Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein