

# Technisches Datenblatt

## Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083300

**OBO**  
BETTERMANN



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.

Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.

Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschauben Typ FRS B M6 x 12 mm separat zu bestellen.


CE  
UK  
CA

Stahl  
bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7083300
Typ	BEB 300 FS
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4004 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

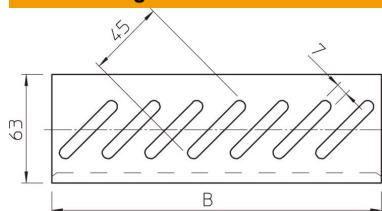

Breite	300 mm
Breite	12 in
Maß B	300 mm

# Technisches Datenblatt

## Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083300



### Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein