

Technisches Datenblatt

Bodenendblech DD

Artikelnummer: 7083634



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.



St

Stahl


DD

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7083634
Typ	BEB 400 DD
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B400mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,535 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

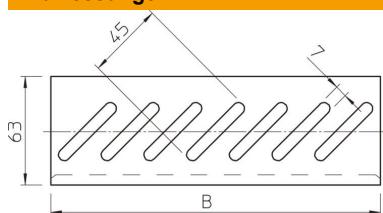

Breite	400 mm
Breite	16 in
Maß B	400 mm

Technisches Datenblatt

Bodenendblech DD

Artikelnummer: 7083634



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein