


# Technisches Datenblatt

## Bodenendblech A2

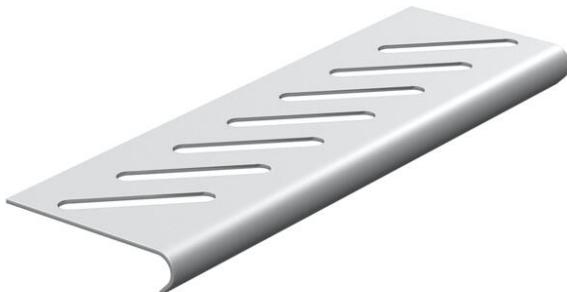

Artikelnummer: 7084048



Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.  
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.

CE UK  
CA


A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7084048
Typ	BEB 200 A2
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B200mm
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,367 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6925 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

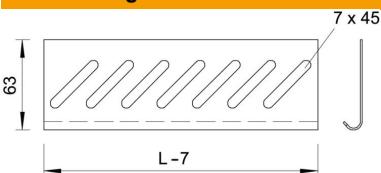

Breite	200 mm
Höhe	35 mm
Maß	200 mm
B	

### Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein