


Technisches Datenblatt

Boden- und Seitenendblech 60 DD

Artikelnummer: 7084250

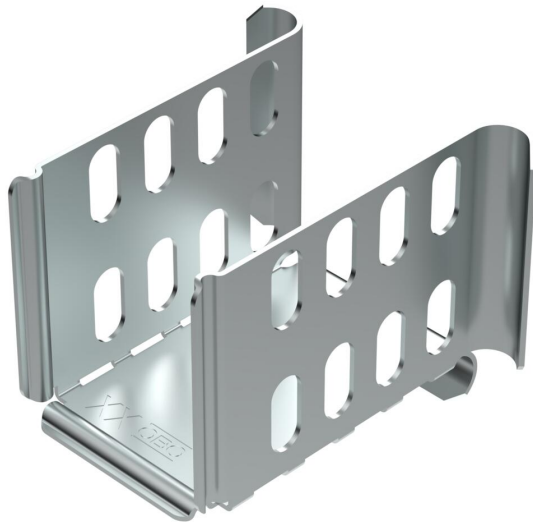

Schraubbares Boden- und Seitenendblech für Kabelrinnen, als Kabelschutz beim Ausführen von Kabeln nach unten und seitlich. Abhängig von der Oberflächenbeschichtung geeignet für den Innen- und Außenbereich. Befestigung mit Flachrundschräuben FRSB 6x12 mm. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



St

Stahl

DD

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7084250
Typ	BSEB 605 DD
Bezeichnung 1	Boden- und Seitenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	60x50
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
Technisches Datenblatt

Boden- und Seitenendblech 60 DD

Artikelnummer: 7084250



Abmessungen



Breite	50 mm
Höhe	60 mm
Maß W	50 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein