


Technisches Datenblatt

Boden- und Seitenendblech 60 DD

Artikelnummer: 7084254

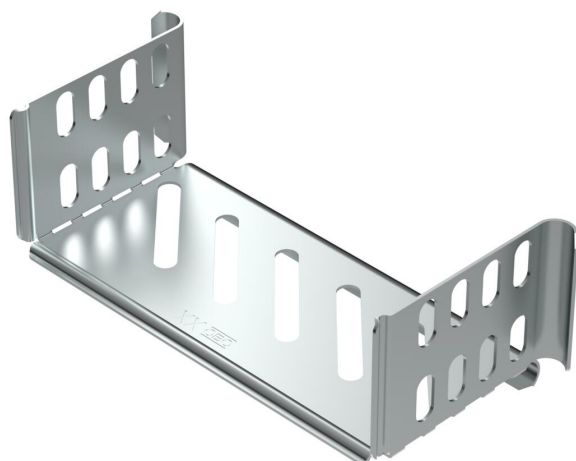

Schraubbares Boden- und Seitenendblech für Kabelrinnen, als Kabelschutz beim Ausführen von Kabeln nach unten und seitlich. Abhängig von der Oberflächenbeschichtung geeignet für den Innen- und Außenbereich. Befestigung mit Flachrundschräuben FRSB 6x12 mm. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7084254
Typ	BSEB 615 DD
Bezeichnung 1	Boden- und Seitenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
Technisches Datenblatt

Boden- und Seitenendblech 60 DD

Artikelnummer: 7084254



Abmessungen



Länge	71 mm
Breite	150 mm
Höhe	61 mm
Maß W	168 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein