

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen mit Z-Sprosse FT

Artikelnummer: 7099010

**OBO**  
BETTERMANN

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7099010
Typ	SLZB 90 600 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	B610mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	609 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,5878 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen mit Z-Sprosse FT

Artikelnummer: 7099010

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

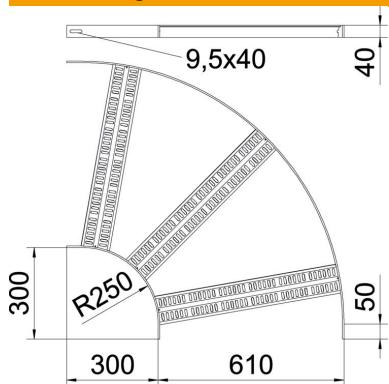

Breite 600 mm  
Höhe 40 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	5 mm