

Technisches Datenblatt

Verbinder FT

Artikelnummer: 7103532



Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 35 mm Seitenhöhe.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sicher gestellt.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7103532
Typ	SLV 52 FT
Bezeichnung 1	Längsverbinder mit Schrauben
Bezeichnung 2	für Kabelleiter SLZ L
Hersteller	OBO
Dimension	170x52
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5625 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verbinder FT

Artikelnummer: 7103532



Abmessungen

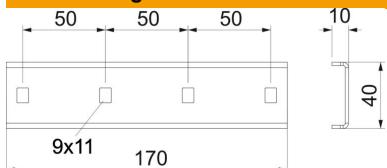

Abmessung	170x40
Länge	170 mm
Breite	40 mm
Höhe	10 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein