


Technisches Datenblatt

Verbinder A4

Artikelnummer: 7103592

OBO
BETTERMANN

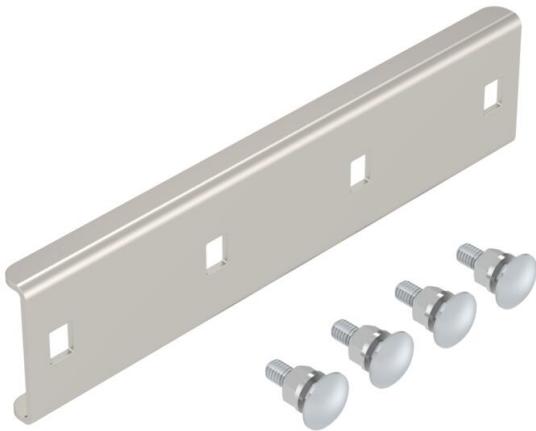

Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 35 mm Seitenhöhe.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sicher-
gestellt.

CE

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7103592
Typ	SLV 52 A4
Bezeichnung 1	Längsverbinder mit Schrauben
Bezeichnung 2	für Kabelleiter SLZ L
Hersteller	OBO
Dimension	170x52
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2258 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Verbinder A4

Artikelnummer: 7103592

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
50	50
50	10
9x11	40
170	

Technische Daten	
Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein