


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Artikelnummer: 7107145

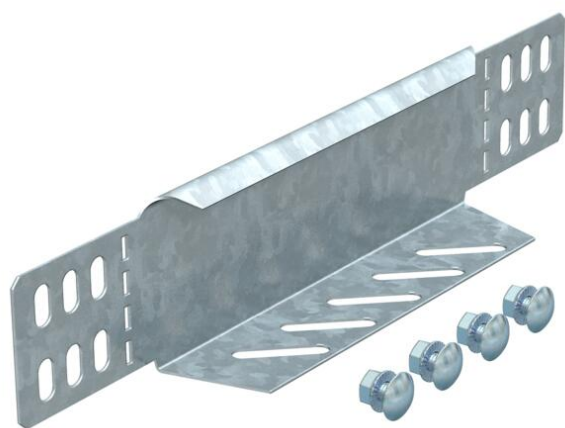

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St

Stahl


DD

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7107145
Typ	RWEB 605 DD
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x50
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,337 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3023 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

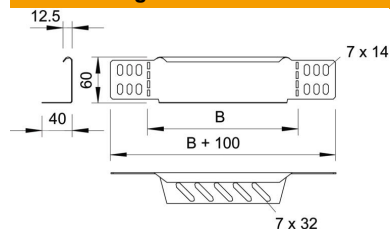

Breite	50 mm
Breite	2 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	50 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Artikelnummer: 7107145



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein