

# Technisches Datenblatt


## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A4

Artikelnummer: 7109951



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

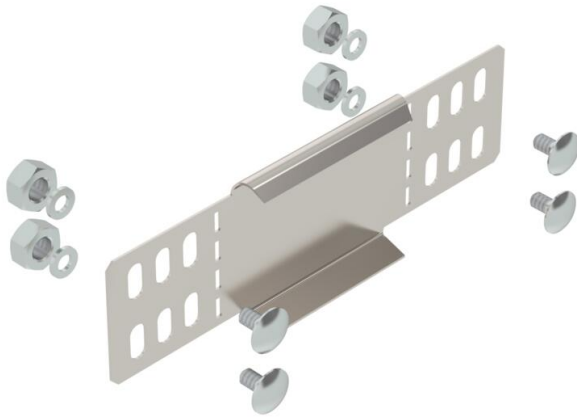

<b>A4</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7109951
Typ	RWEB 610 A4
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7629 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A4

Artikelnummer: 7109951



### Abmessungen

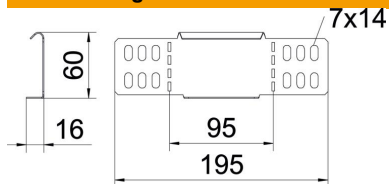

Breite	100 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	95 mm

### Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein