


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS

Artikelnummer: 7110103

OBO
BETTERMANN

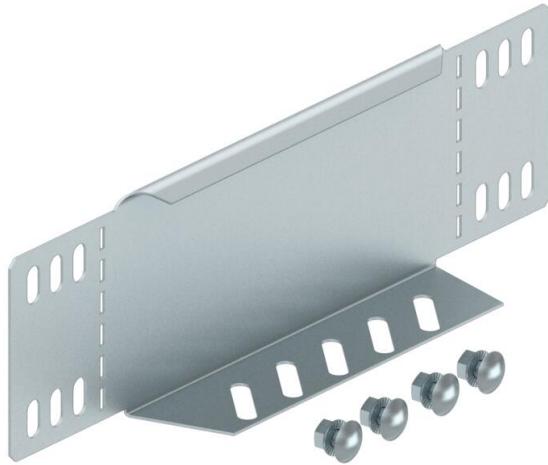

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

CE UK
CA

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7110103
Typ	RWEB 810 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	85x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4824 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS

Artikelnummer: 7110103

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

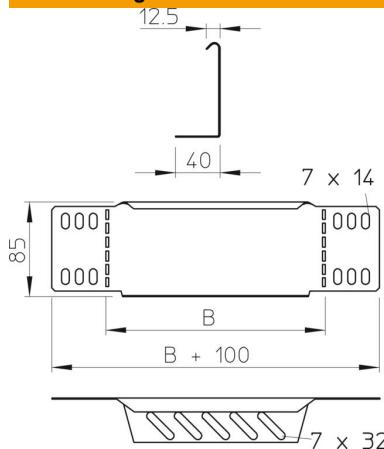

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein