


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Artikelnummer: 7111304

OBO
BETTERMANN

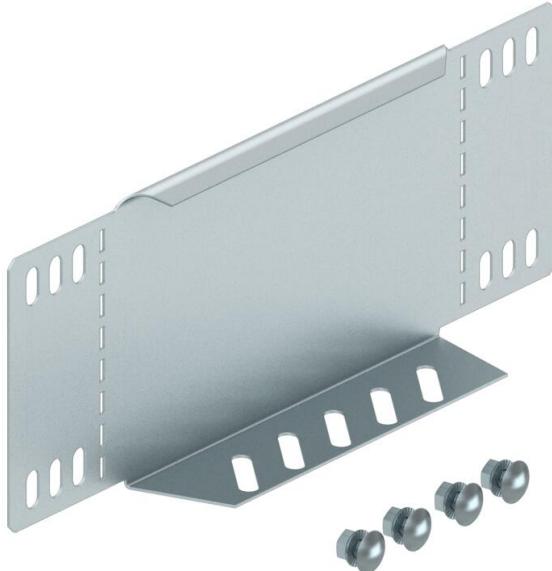

CE UK
CA

St Stahl

FS bandverzinkt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Ab der Breite 150 mm ist der Untergurt mit einer Lochung versehen.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Artikelnummer	7111304
Typ	RWEB 130 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	40,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4233 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Artikelnummer: 7111304

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

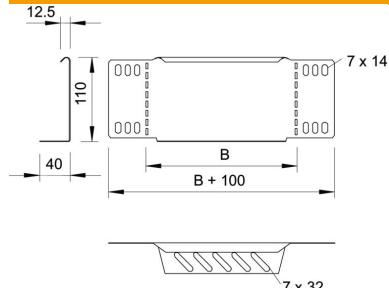

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein